

品番：EA723VG-1



品名：0.3-3.0N.m トルクドライバーセット



販売価格	45,500円(税抜) / 50,050円(税込)		
カタログ価格	45,500円(税抜) / 50,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/05 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0502ページ		



トルクドライバーの概要  
●トルクスプラスは、トルクスよりも高いトルク伝達を実現し、ネジ表面を傷付けにくく、工具寿命も長くなります。  
●トルクスプラスは、トルクスよりも高いトルク伝達を実現し、ネジ表面を傷付けにくく、工具寿命も長くなります。  
●トルクスプラスは、トルクスよりも高いトルク伝達を実現し、ネジ表面を傷付けにくく、工具寿命も長くなります。

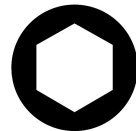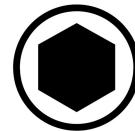

### 仕様

メーカー	Wera	型番	074738
商品名	7440/41	ヘックスビット	2・2.5・3・4・5・6mm
トルクスビット	T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30トルクスプラスビット		6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・15IP・20IP・25IP
ドライバー型アジャスタブルトルクレンチ	トルク範囲 0.3~1.2N・m(最小目盛0.05N・m) ×1、 1.2~3.0N・m(最小目盛0.10N・m) ×1、 六角軸1/4"×155mm、クイックリリース	ハンドル数	2本

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。

読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。

オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。

ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。

トルクスプラスは、ネジ穴が垂直になっており、カムアウトしにくく従来のトルクスよりも高いトルク伝達を実現。ネジ表面を傷付けにくく工具寿命も長くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

