


品番：EA723VK-12

品名：1.2-3.0N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)

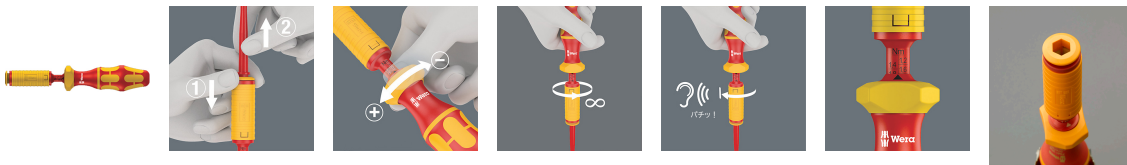

販売価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
カタログ価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 06:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0220ページ0504ページ		



1000V絶縁
安全規格
C-1000V
絶縁性能
保証
1000V絶縁
安全規格
C-1000V
絶縁性能
保証

通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です

仕様

メーカー	Wera	型番	05074750001
差込六角対辺	9mm	精度	±6%
トルク範囲	1.2~3.0N.m	最小トルク単位	0.10N.m
全長	192mm	ハンドル	クラフトフォーム
1000V絶縁			
規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。 トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作 目視で確認しやすいトルク表示			
専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。			
電気設備や電気基盤の作業・管理が必要とされるため、各種ねじに対応できるように先端は交換式のビットをご用意しております。			
※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.