


品番 : EA723VK-20A

品名 : 1.2-3.0N·m 絶縁トルクドライバーセット(アジャスタブル)

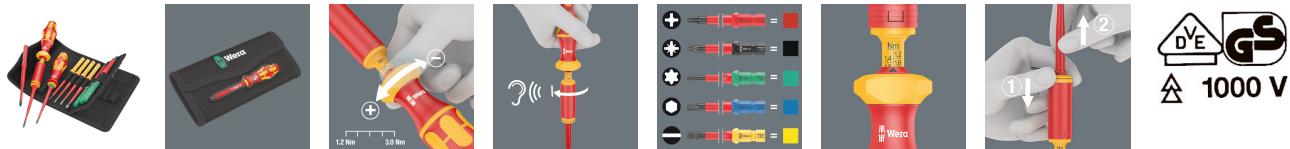

販売価格	42,500円(税抜) / 46,750円(税込)		
カタログ価格	42,500円(税抜) / 46,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/23 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ			



## 仕様

メーカー	Wera	型番	05006609001
入組み点数	16	(+)ドライバービット	#1 #2 全長:157mm
(-)ドライバービット(先端幅×厚み)	2.5×0.4mm 3.5×0.6mm 4.0×0.8mm 5.5×1.0mm 全長:157mm	TORXビット	T10 T15 T20 T25 全長:157mm
ポジドライブビット	#1 #2 全長:157mm	プラスマイナスポジビット	#1 #2 全長:157mm
アジャスタブル型絶縁トルクドライバー	トルク範囲:1.2~3.0N·m 最小目盛:0.10N·m 全長:192mm 差込六角対辺:9mm 1000V絶縁	絶縁ドライバーハンドル	六角シャンク:9mm用 全長:102mm 1000V絶縁 ワンタッチ着脱式
総重量	845g		

折りたたみ式工具袋付き

電気工事用のコンパクトプリセット型ドル九ドライバーセットです。

六角形の形状でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。

色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別できます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.