


品番 : EA723VM-13

品名 : 3.0mm/3.0N・m [Hex]トルクドライバー



販売価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
カタログ価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/03 05:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0501ページ		

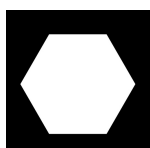

#### 仕様

メーカー	Wera	型番	027912
商品名	300	サイズ(mm)	3
トルク値(N・m)	3.0	軸長(mm)	65
ハンドル長(mm)	105	軸径(mm)	3.8
全長(mm)	170	精度	±10%
材質	合金工具鋼		
右方向のみ			
トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。			
あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可)			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.