


品番 : EA723VP-1B

品名 : 0.1-0.34N.m トルクドライバー(フリセット)

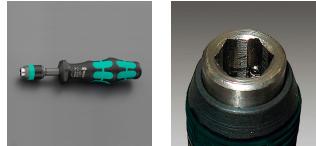

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,500円(税抜)／12,650円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,500円(税抜)／12,650円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/01/23 03:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0501ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------|
| メーカー | Wera | 型番 | 074790 |
| 商品名 | 7450 | 差込六角対辺 | 1/4" |
| 精度 | ±6% | 全長 | 133mm |
| トルク範囲 | 0.10~0.34N·m | 初期設定トルク(N·m) | 0.10 |
| ハンドル長 | 89mm | | |
| クイックリリースビットホルダー | | | |
| トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 | | | |
| トルク値調整するには別売りのトルク値調整キット(EA723VJ-20)が必要になります。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.