


品番 : EA724CD-24

品名 : $\phi 57/170\text{--}940\text{mm}$ 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

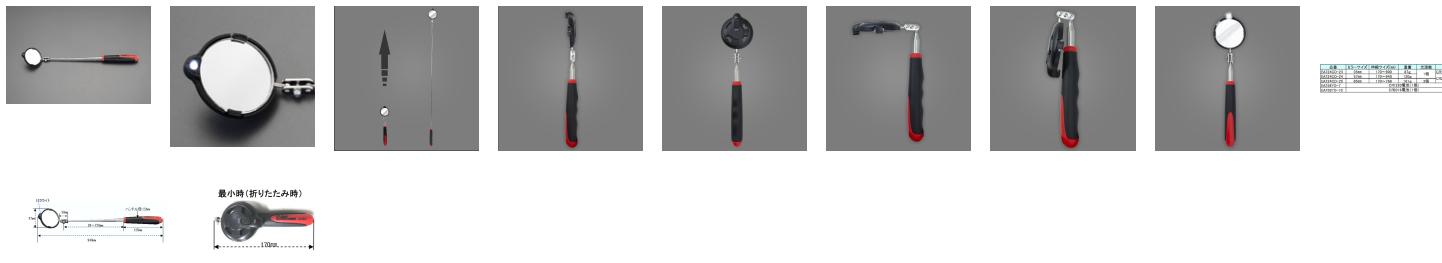

販売価格	3,980円(税抜) / 4,378円(税込)		
カタログ価格	3,980円(税抜) / 4,378円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/07 12:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0345ページ		



濡れた状態や油が付着した手でも滑らない頑丈なグリップです

仕様

倍率	等倍	ミラーサイズ	$\phi 57\text{mm}$
伸縮サイズ(mm)	170~940	重量	120g
光源	LED球1個	電源	CR2016×2個
材質	ミラー:ガラス、ミラー受部:プラスチック、シャフト:ステンレス		

スペリ止め付グリップ。濡れた手や油まみれでも滑りにくいです。

ボールジョイント付。360°見ることが可能

高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式

先端にLEDライト付なので暗い所でも使用可能

ライトのスイッチはミラー裏側にあります

電池は付属しています。

先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724CD-24M)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.