


品番：EA724CD-24

品名：φ57/170-940mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

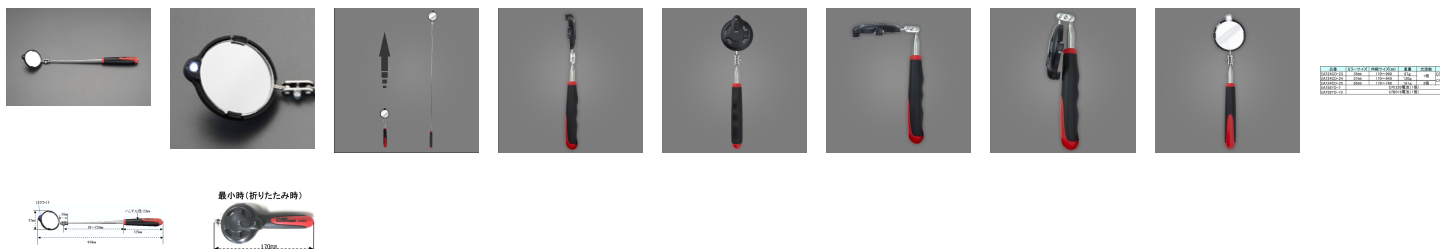

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,980円(税抜) / 4,378円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 3,980円(税抜) / 4,378円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 29 (2026/05/11 01:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0345ページ                       |      |   |



濡れた状態や油が付着した手でも滑らない頑丈なグリップです

### 仕様

|           |                                 |        |           |
|-----------|---------------------------------|--------|-----------|
| 倍率        | 等倍                              | ミラーサイズ | φ57mm     |
| 伸縮サイズ(mm) | 170~940                         | 重量     | 120g      |
| 光源        | LED球1個                          | 電源     | CR2016×2個 |
| 材質        | ミラー:ガラス、ミラー受部:プラスチック、シャフト:ステンレス |        |           |

スベリ止め付グリップ。濡れた手や油まみれでも滑りにくいです。

ボールジョイント付。360°見る事が可能

高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式

先端にLEDライト付なので暗い所でも使用可能

ライトのスイッチはミラー裏側にあります

電池は付属しています。

先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724CD-24M)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.