


品番 : EA725AC-30

品名 : 0-12mm ダイヤルキャリパゲージ(外測用)

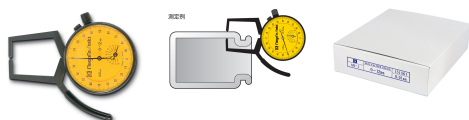

販売価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
カタログ価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 09:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0747ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	AO-1
測定範囲	0~12mm	最小目盛	0.01mm
測定深さ	40mm	指示誤差	±0.04mm
繰返し精密度	±0.02mm	測定子先端	φ1.6mm
本体幅	70mm	本体高さ	98mm
奥行	22mm	材質	本体:スチール
重量	80g	付属品	●PCケース
用途	リング溝径や変形物などの外径測定用に		

高精度な外径測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。

ショックブローフ機構付です。

ダイヤルストッパー付です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.