
 


品番：EA725AC-33

品名：0-25mm ダイヤルキャリパゲージ(外測用)

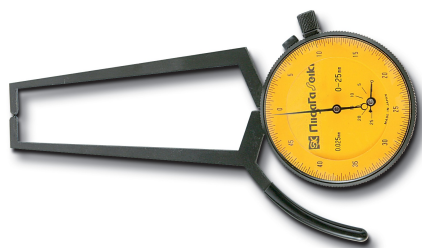

販売価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
カタログ価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 11:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0747ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	BO-1
測定範囲	0~25mm	最小目盛	0.025mm
測定深さ	80mm	指示誤差	±0.075mm
繰返し精密度	±0.05mm	測定子先端	φ1.6mm
本体幅	80mm	本体高さ	136mm
奥行	22mm	材質	本体:スチール
重量	80g	付属品	●PCケース
用途	リング溝径や変形物などの外径測定用に		

高精度な外径測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。

ショックブローフ機構付です。

ダイヤルストッパー付です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.