


品番 : EA725C-15

品名 : 100mm ノギス(左右兼用)

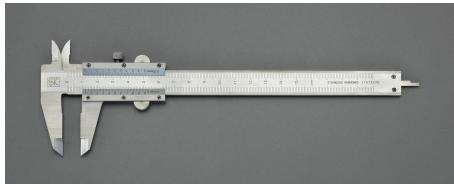

販売価格	7,000円(税抜) / 7,700円(税込)		
カタログ価格	7,000円(税抜) / 7,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 09:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0753ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	LR-100
最大測定値(mm)	100	最小読取値(mm)	0.05
ジョウ長さ(mm)	30	本体幅	160mm
本体高さ	60mm	奥行	6mm
最大許容誤差	±0.05mm	材質	ステンレス(シルバー仕上)
重量	70g	タイプ	アナログ
付属品	●ソフトケース	用途	外側、内側、段差、深さ測定に

デプスバー付

右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

バーニヤの正、逆目盛+2つの指かけで作業効率が向上します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.