


品番 : EA725C-300A

品名 : 300mm ノギス

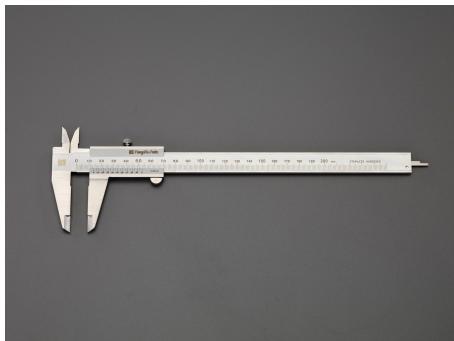

販売価格	14,300円(税抜)／15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜)／15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/19 13:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0742ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	GVC-30KD
最大測定値(mm)	300	最小読取値(mm)	0.05
ジョウ長さ(mm)	64	本体幅	403mm
本体高さ	111mm	奥行	9mm
最大誤差	±0.08mm	材質	ステンレス
重量	380g	タイプ	アナログ
付属品	●PCケース	用途	外側、内側、段差、深さ測定に

デプスバー付

副尺目盛は小数点付きで本尺と合わせて読みやすい

本尺は1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。

目盛が読みやすく、目が疲れにくいので作業性が向上します。

数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

反射しにくいシルバー仕上げです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.