


品番：EA725CM-150A

品名：150mm デジタルノギス(ケガキ型)

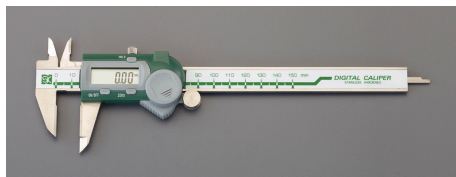

販売価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 11:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0741ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDCS-150S
測定範囲(mm)	0~150	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	40	本体幅	236mm
本体高さ	76mm	奥行	17mm
最大誤差	±0.03mm	重量	170g
機能	オートオフ(約20分)・ホールド	電源	SR2032(リチウム電池)×1個
材質	本体:ステンレス 測定面:超硬チップ	使用温度範囲	0℃~40℃
保存温度範囲	-10℃~60℃	電池寿命	約2.5年
表示	LCD5桁表示	最大応答速度	プラスの方向へのスライド:1.5m/s マイナス方向へのスライド:0.75m/s
付属品	●PCケース ●CR2032(テスト用)	用途	ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定
注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		
超硬チップ付(内、外側測定面)			
デブスパー付			

これ一本で測定とケガキの両方ができます。

別売のBluetoothBox(EA725NS)に対応

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.