


品番：EA725DC-150

品名：150mm デジタルノギス(ソーラーパ° 祓付)

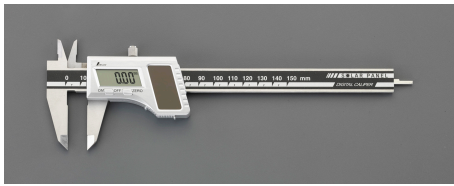

販売価格	8,590円(税抜) / 9,449円(税込)		
カタログ価格	8,590円(税抜) / 9,449円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0742ページ		



#### 仕様

メーカー	シンワ測定	型番	19983
測定範囲(mm)	0~150	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	40	最大誤差	±0.03mm
本体サイズ	235×76×12mm	重量	160g
材質	本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂	電源	ソーラーパネル/リチウム電池: CR2016×1個(付属)
使用湿度	0~40°C	保管温湿度	温度:-10~60°C 湿度: 80%以下
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後	用途	・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。 ・比較測定、間接測定に。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

デプスバー付

最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。  
※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消費を軽減します。

比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.