


品番：EA725DC-215

品名：150mm デジタルギ`ス(防水防塵/ワイレス通信)

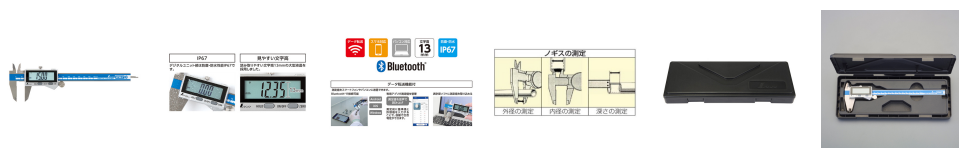

販売価格	15,400円(税抜) / 16,940円(税込)		
カタログ価格	15,400円(税抜) / 16,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/14 01:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0742ページ		



### 仕様

メーカー	シンワ測定	型番	19817
測定範囲(mm)	0.01~150	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	40	電源	CR2032×1個(付属)
材質	本体:ステンレス スライダ:ABS樹脂	最大許容誤差	外側測定:±0.02mm
通信距離	7m	防塵・防水性能	IP67
サイズ	235×75×18.5mm	重量	170g
用途	・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。 ・比較測定、間接測定に。 ・工業製品の測定、検査に。 ・加工機などの水や油がかかる環境での使用に。 ・測定値のデータ管理に。	使用温度	0~40℃
Bluetooth	4.2	機能	・オートパワーオフ機能(約5分) ・ゼロセット機能 ・ホールド機能
付属品	・収納ケース ・ドライバー ・拭き布		

デプスパー付

読み取りやすい大文字

Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコン(専用アプリ)に送信できます。

専用アプリで取り込んだデータは表計算ソフト(エクセル)に取り込むことができます。

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。

読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。

微調整に便利な微動送り付です。

最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。

保管や持ち運びに便利なケース付です。

※注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.