
 


品番：EA725EH-34

品名：100-200mm マイクロメーター(デジタル/替アンビル式)

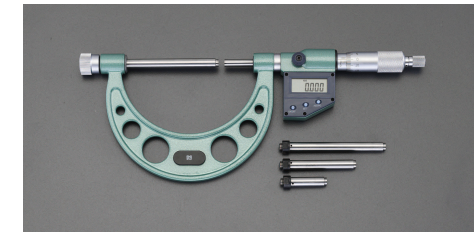

販売価格	42,400円(税抜)／ 46,640円(税込)		
カタログ価格	42,400円(税抜)／46,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/28 03:55現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MCD136-200
測定範囲(mm)	100～200	最小読取值(mm)	0.001
口の深さ(mm)	114	スピンドル径	φ 8mm
最大誤差	8 μ m	本体幅	385mm
本体高さ	190mm	奥行	28mm
電源	SR44×1個	重量	940g
材質	フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ	付属品	●木箱 ●キースパナ ●替アンビルx4本 ●SR44(テスト用) ●基準棒:100、125、150、175mm
用途	外側寸法の測定に	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

アンビルを交換することで、本体の測定範囲を広くします。	
マイクロメーターヘッドのストローク:25mm	
定圧装置付	
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。	

オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。

この1本で広範囲測定ができます。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

フレームは塗装仕上です。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA725EH-73B</td></tr><tr><td>コメント</td><td>変更点:測定範囲</td></tr></table>	品番	EA725EH-73B	コメント	変更点:測定範囲
品番	EA725EH-73B				
コメント	変更点:測定範囲				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.