


品番：EA725EH-39

品名：0- 25mm/310m マイクロメーター(デジタル/深型)

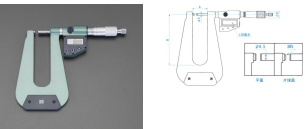

販売価格	50,000円(税抜)／ 55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜)／55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/05/24 03:51現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MCD233-300U
測定面形状	片球面	測定範囲(mm)	0～25
最小読取値(mm)	0.001	口の深さ(mm)	310
本体幅	240mm	本体高さ	380mm
奥行	27mm	最大誤差	8μm
電源	SR44×1個	重量	2000g
材質	フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ	付属品	●木箱 ●キースパナ ●SR44(テスト用)
用途	外側寸法の測定に	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
定圧装置付			
防熱カバー付			
口の深さがあり、銅板などの任意箇所の測定ができます。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。			

オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。

フレームは塗装仕上です。

代替品



品番 EA725EH-38A
コメント 変更点:測定範囲

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.