


品番：EA725EH-39A

品名：0-25mm/300m マイクロメーター(デジタル/深型)



販売価格	60,500円(税抜) / 66,550円(税込)		
カタログ価格	60,500円(税抜) / 66,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/27 22:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

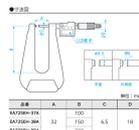

品番	A	B	G	単位
EA725EH-100	100	45	18	mm
EA725EH-150	150	45	18	mm
EA725EH-300	300	45	18	mm

仕様

メーカー	新潟精機	型番	QEM293-300U
測定面形状	片球面	測定範囲(mm)	0~25
最小読取値(mm)	0.001	口の深さ(mm)	300
スピンドル径	φ6.5mm	最大誤差	8μm
電源	CR2032×1個	サイズ	230(W)×27(D)×380(H)mm
材質	●フレーム: 球状黒鉛鋳鉄 ●スピンドル: 高炭素クロム軸受鋼 ●測定面: 超硬チップ	重量	2000g
用途	外側寸法の測定に	付属品	●木箱 ●ケースパナ ●CR2032(テスト用)
注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

防熱カバー付です。

定圧装置付です。

オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。

フレームは塗装仕上げです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.