


品番 : EA725EH-41A

品名 : 0- 25mm/  $\phi$  2mm マイクロメータ-(デジタル/細軸)



販売価格	35,200円(税抜) / 38,720円(税込)		
カタログ価格	35,200円(税抜) / 38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/19 04:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0743ページ		

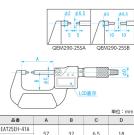

## 仕様

メーカー	新潟精機	型番	QEM290-25SA
測定範囲(mm)	0~25	最小読取値(mm)	0.001
測定面(mm)	$\phi$ 2×5	スピンドル径	$\phi$ 6.5mm(細軸径: $\phi$ 2mm)
最大誤差	4 $\mu$ m	電源	CR2032(リチウム電池)×1個
サイズ	195(W)×27(D)×75(H)mm	材質	<ul style="list-style-type: none"><li>フレーム: 球状黒鉛鋳鉄</li><li>スピンドル: 高炭素クロム軸受鋼</li><li>測定面: 超硬チップ</li></ul>
重量	370g	用途	スラインシャフト溝の径測定に
付属品	<ul style="list-style-type: none"><li>PCケース</li><li>キースパナ</li><li>CR2032(テスト用)</li></ul>	注意	最大許容誤差は、量子化誤差( $\pm$ 1カウント)含みません。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

測定子が細いため、スラインシャフト等の溝測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

防熱カバー付です。

定圧装置付です。

オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。

フレームは塗装仕上です。

スプリンシャフトの溝の径を測定するのに便利なように、両測定面を細くしています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.