


品番：EA725ET-2


品名：2- 25mm マイクロメーター(V型アンビル)

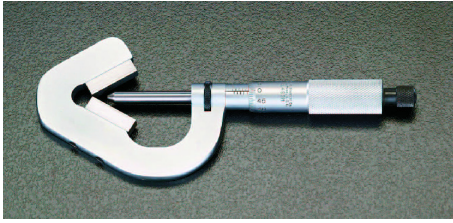

販売価格	59,000円(税抜) / 64,900円(税込)		
カタログ価格	59,000円(税抜) / 64,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/12 10:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0744ページ		



 ●仕様  
1. 測定範囲: 2~25mm  
2. 最小目盛: 0.01mm  
3. 副尺1回転: 0.5mm  
4. 副尺最小目盛: 0.01mm  
5. 重量: 294g  
6. 材質: 鋁合金  
7. 表面処理: サテンクローム仕上げ



3溝カッター、タップ等の外径、研磨作業上の真円チェックに

#### 仕様

スピンドル径	6.5mm (先端:2mm)	最小目盛	0.01mm
測定範囲	2~25mm	重量	294g
測定	測定面に測定物をはさみシンプルを廻してスピンドルを動かし、測定物を軽く押すまで廻してください。(押す力をなるべく一定にしてください。)	注意	シンプルを回転する時にスリーブの0の目盛りを超えないように注意すること。 0を超えると以後の読み取りが不正確になります。
ラチェットストップ付			
3溝カッター、タップ等の外径、研磨作業上の真円チェック			
副尺 1回転 0.5mm 副尺最小目盛 0.01mm			
サテンクローム仕上げ: つや消し、防さび			
テーパー状のフレーム: 狭い所でも計測できます。			
ハイマイクロ仕上げ: アンビルとスピンドルの表面			
強化ネジで安定した測定 スピンドル一本ですので正確さが長く保てます。			
簡単なスリーブ調節			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.