


品番：EA725FC-2

品名：0-150mm デジタル デプスマイクロメーター

	販売価格	60,500円(税抜)／66,550円(税込)		
	カタログ価格	60,500円(税抜)／66,550円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/18 07:26現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			

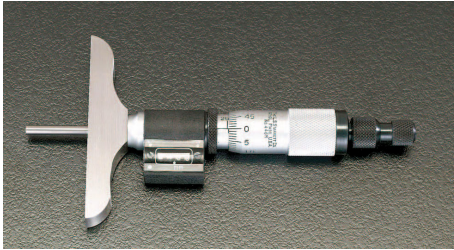

表示が黒背景に白字のダイヤル式の為、はっきりと簡単に読み取りが可能です

仕様

ケース付			
最小目盛	0.01mm	先端直径	4mm
ベース幅	75mm	測定範囲	0～150mm
精度	本体ヘッド:±0.02mm、 ロッド:±0.05mm	ロッド入数	6
副尺	1回転 0.5mm	スピンドル径	φ4mm
ツマミを反時計方向に回すとスピンドルは引っ込みます。			
計測する深さに応じてスピンドルを交換してください。			
【スピンドルの交換】 1.まず、ロックナットを締めてください。 2.ツマミを反時計方向に回します。ツマミの部分が外れます。 3.スピンドルを引き抜き、選択したスピンドルを差し込みます。 4.ツマミを元に戻し締めます。 5.ロックナットをゆるめて、既存の基準物で確認してください。			
【測定】 スピンドルを穴などに差し込み、フレームを対象穴上面にぴたりとあてます。 シンブルを廻してスピンドルを動かし、穴の底に側底面が着くまで回してください。			

代替品

	品番 EA725F-75A コメント 仕様ご確認下さい。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.