
 


品番：EA725FE-2

品名：0-25mm/101.5mm デプスマイクロメーター

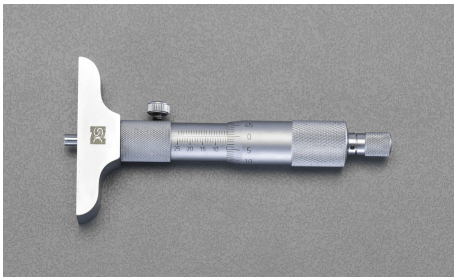

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,000円(税抜)／12,100円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 11,000円(税抜)／12,100円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2025/09/20 13:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0758ページ                      |      |   |



仕様

|      |         |      |                             |
|------|---------|------|-----------------------------|
| メーカー | 新潟精機    | 型番   | MC202-25FS                  |
| 測定範囲 | 0～25mm  | 最小目盛 | 0.01mm                      |
| ベース幅 | 101.5mm | 最大誤差 | 6μm                         |
| 全長   | 131mm   | 材質   | ベース部:ステンレス<br>測定子:高炭素クロム軸受鋼 |
| 重量   | 265g    | 付属品  | ●PCケース<br>●キースパナ            |
| 用途   | 深さの測定に  |      |                             |

高精度深さ測定用マイクロメータです。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

定圧装置付です。

代替品

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  | <p>品番 EA725FE-6A</p> <p>コメント 違い:デジタル、最小目盛</p> |
|--|-----------------------------------------------|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.