


品番：EA725MA-12A

品名：50mm/0.01/58mm ダイヤルゲージ(ロングタイプ)

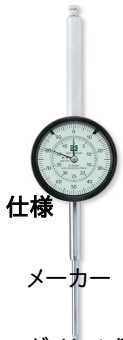

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 28,000円(税抜) / 30,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 28,000円(税抜) / 30,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/11 14:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0740ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|---------------------|-----------|--------------------|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WDI-5058SP |
| ダイヤル径(mm) | 58 | 全長(mm) | 234.5 |
| 目量(mm) | 0.01 | 測定範囲(mm) | 50 |
| 目盛仕様 | 0~100 | 用途 | 測定範囲の長い測定に |
| 測定子長 | 57.5mm | 重量 | 270g |
| 材質 | 本体:スチール 測定子先端:鋼 | 戻り誤差 | 9 μm |
| 測定力 | 3.5N以下 | 長針1回転 | 1mm |
| 1/10回転隣接誤差 | 15 μm | 全測定範囲指示誤差 | ±40 μm |
| 繰返し精密度 | 5 μm | 取付軸径 | φ8mm |
| 付属品 | 裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 | 注意 | 垂直(測定子下向き)でご使用下さい。 |

リミット針を装着

軸受部に宝石軸受を使用しています。

目盛板は緑色

ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、リングを組み込んでいます。

自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.