



品番：EA725MB-23

品名：0.2mm/0.02/30mm ダイヤルインジケータ(超硬)

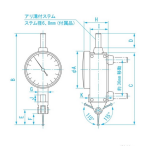

販売価格	15,500円(税抜) / 17,050円(税込)		
カタログ価格	15,500円(税抜) / 17,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0740ページ		

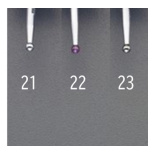

仕様

メーカー	新潟精機	型番	WTI-2030W
測定子材質	超硬	目量(mm)	0.002
測定範囲(mm)	0.2	目盛仕様	0~100~0
ダイヤル径(mm)	30	測定子長さ	12mm
材質	本体:スチール	隣接誤差	4 μm
重量	70g	全長	97mm
奥行	26mm	付属品	●PCケース ●ステム(アリ溝付): φ6、φ8 ●測定子交換用スパナ
タイプ	てこ式	戻り誤差	2 μm
測定力	0.5N以下	指示誤差	6 μm
繰返し精密度	1 μm	用途	平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。

各軸受部に宝石を組み込んでいます。

目盛板は緑色

測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

φ6、8mm用ホルダー付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.