


品番：EA725RB-1

品名：125mm/20枚組 フィラーゲージ(スチール製)

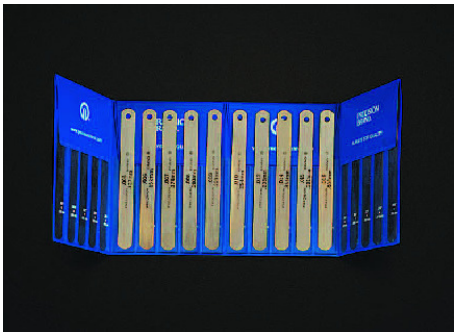

販売価格	10,300円(税抜)／ 11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜)／11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/21 06:13現在）		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0762ページ		



仕様

ブレード長	125mm	幅	12.7mm
サイズ	0.001”/0.025mm、0.0015”/0.038mm、0.002”/0.051mm、0.003”/0.076mm、0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、0.006”/0.152mm、0.007”/0.178mm、0.008”/0.203mm、0.009”/0.229mm、0.01”/0.254mm、0.012”/0.305mm、0.014”/0.356mm、0.015”/0.381mm、0.016”/0.406mm、0.018”/0.457mm、0.02”/0.508mm、0.022”/0.559mm、0.024”/0.610mm、0.025”/0.635mm	フィラーゲージ許容差	(インチ)／(mm):許容差(インチ)／許容差(mm) 0.001”／0.025:±0.00012”／±0.0030 0.0015”-0.007”／0.038～0.178:±0.00020”／±0.0508 0.008”-0.009”／0.203～0.229:±0.00025”／±0.0635 0.010”-0.012”／0.254～0.305:±0.00035”／±0.0889 0.013”-0.015”／0.330～0.381:±0.00043”／±0.1092 0.016”-0.019”／0.406～0.483:±0.00047”／±0.1193 0.020”-0.024”／0.508～0.610:±0.00055”／±0.1397 0.025”／0.635:±0.00067”／±0.1701
幅許容差	インチ:±0.005”、mm:±1.27		
20枚組			
ハイカーボンスプリングスチール製			
ビニールケース付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.