


品番：EA725SG-55

品名：1-15mm テーパーゲージ

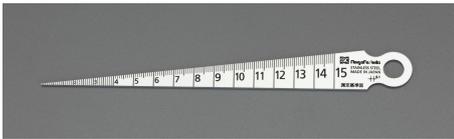

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,500円(税抜) / 1,650円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,500円(税抜) / 1,650円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/05/22 01:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0757ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------|--------|------------|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | TPG-700T |
| 測定範囲 | 1~15mm | 最小目盛 | 0.1mm |
| 器差(mm) | ±0.05 | テーパー角度 | 7°9'10¥" |
| 板厚 | 1.2mm | 硬度 | 480HV |
| 全長 | 148.5mm | 材質 | ステンレス焼入鋼 |
| 重量 | 10g | 用途 | ミゾ、隙間等の測定に |

目盛が側面にある為、上から目盛が見られない場所での測定が可能

内幅測定専用のテーパーゲージです。

片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。

糸面取り処理をしているので、手を傷つけにくいです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.