


品番 : EA725T-106

品名 : マグネットベースゲージホルダー



販売価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
カタログ価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 19:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0750ページ		

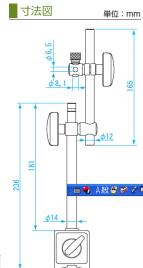

#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	SB-80P
全高	400mm(ベース高+主柱高)	主柱	181mm×φ14mm
副柱	165mm×φ12mm	ゲージ取付穴径	φ6.8mm
支柱接続ねじ	M8	ベースサイズ	50×60×55(H)mm
吸着力	800N(82kgf)	表面磁束密度	最大100mT
材質	本体:一般構造用圧延鋼 磁石:フェライト磁石	重量	1.5kg
用途	ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として		

標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱φ14、支柱φ12)です。

レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。

耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.