
 


品番：EA725XG-1

品名：300mm ハイゲージ(デジタル)

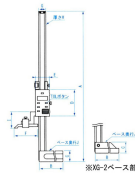

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 77,000円(税抜) / 84,700円(税込) | | |
| カタログ価格 | 77,000円(税抜) / 84,700円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/18 14:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0735ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|--------------|---------------------------------------|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | VH-30D |
| 測定範囲 | 0~300mm | 最小目盛 | 0.01mm |
| 精度 | ±0.04mm | スライダー微動送り上下量 | 8mm |
| 機能 | 任意の位置で0設定、ホールド、公差設定 | 電源 | SR44(テスト用付属) |
| 本体幅 | 185mm | 本体高さ | 455mm |
| 奥行 | 65mm | 重量 | 2.6kg |
| 材質 | バーニア: ステンレス、ベース: 鋳鉄、スクライバー: 超硬チップ付 | 付属品 | ホルダースタック、スライバークランプ、スクライバー、φ6コレット、SR44 |
| タイプ | デジタル | 用途 | 金型、治工具の測定やケガキ作業に |
| 注意 | ●ダイヤルインジケータを使用する場合は、誤差の影響を少なくするため、ワークと同じ高さのマスタを使い、比較測定を行ってください。 ●最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 | | |

測定面は鋼貼り仕様で、耐磨耗性

ホルダースタックと、スライバークランプ使用で、ダイヤルインジケータ取付可能です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.