


品番 : EA727AA-63

品名 : 0-150°C/150mm バイメタル式温度計



販売価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 05:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0815ページ		

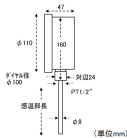

仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	BM-S-100P
仕様	スタンダードタイプ	測定範囲(°C)	0~150
感温部長(mm)	150	1目盛	2°C
ダイヤル径	100mm	ケース外径	110mm
取付ねじ	R1/2" (真鍮)	ケース材質	プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)
感温部径	8mm (真鍮)	精度	±1目盛
ねじ部耐圧	0.5MPa		

室内用

感温部をケース下部に配置した(下出し型)バイメタル式温度計です。

ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。

次の場合は必ず保護管(オプション)をご使用ください。

- 50°C以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
- 0.5MPa以上の圧力がかかる場合
- 腐食性の被测温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)

トレーサビリティ校正:対応

JCSS校正:非対応

構造がシンプルなので、保守が容易でガラス温度計に比べて堅牢にできています。

表示を直読できるので、工業用の用途ではガラス温度計に変わってその使用範囲が広がっています。

※ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。

例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0～150℃を指定

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.