
 


品番 : EA727AB-6

品名 : 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計

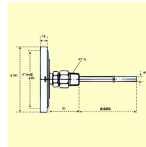

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,400円(税抜) / 15,840円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 14,400円(税抜) / 15,840円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/18 14:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0816ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |  |          |                   |
|---------|--|----------|-------------------|
| メーカー    | 佐藤計量器製作所                                 | 型番       | BM-T-90S          |
| 測定範囲(℃) | 0~100                                    | 感温部長(mm) | 50                |
| 1目盛     | 2℃                                       | ダイヤル径    | 90mm              |
| ケース外径   | 101mm                                    | 取付ねじ     | R1/2"             |
| 感温部径    | 8mm                                      | 精度       | ±1目盛              |
| 材質      | ケース:SUS304<br>透明板:ガラス<br>感温部・取付ねじ:SUS304 | 防水性      | JIS C 0920 IPX1相当 |
| ねじ部耐圧   | 0.5MPa                                   |          |                   |

室内用

オールステンレス

感温部をケース背面に配置した(裏出し型)、ステンレスケースのバイメタル式温度計です。

次の場合は必ず保護管(オプション)をご使用ください。

- 50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
- 0.5MPa以上の圧力がかかる場合
- 腐食性の被測定物を測定する場合  
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)

トレーサビリティ校正:対応

JCSS校正:非対応

防滴構造

構造がシンプルなので、保守が容易でガラス温度計に比べて堅牢にできています。

表示を直読できるので、工業用の用途ではガラス温度計に変わってその使用範囲が広がっています。

※ご購入の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。

例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0～150℃を指定

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.