


品番：EA728AF-4A

品名：デジタル最高最低温度・湿度計

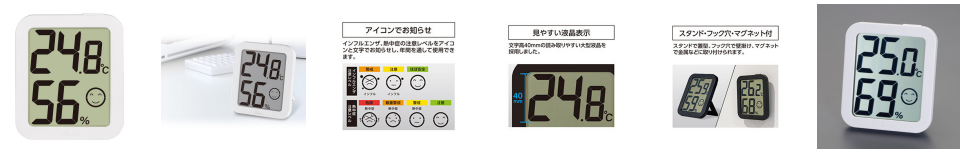

販売価格	1,780円(税抜)／1,958円(税込)			
カタログ価格	1,780円(税抜)／1,958円(税込)			
在庫数	最新在庫: 29 (2026/03/29 20:42現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0810ページ			



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73247
測定範囲	温度:0～50℃ 湿度:20～95%RH	分解能	温度:0.1℃ 湿度:1%
精度	(温度) ±1℃(0～50℃) (湿度) ±5%(30～90%) ±10%(それ以外)	測定間隔	20秒
電源	単4電池×1本(付属)	サイズ	99(W)×21(D)×115(H)mm
重量	120g(電池含む)	材質	本体:ABS樹脂 磁石:ネオジム
熱中症レベル	アイコン4個(注意、警戒、嚴重注意、危険)	インフルエンザレベル	アイコン3個(ほぼ安全、注意、警戒)
機能	●温度・湿度アラーム ●熱中症レベル表示	用途	・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。 ・熱中症やインフルエンザの予防の目安に。

※付属電池はテスト電池ですので寿命が短い場合がございます。

スタンドで置型、フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。

文字高40mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。

インフルエンザ、熱中症の注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。

最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。

インテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.