


品番：EA728EB-120

品名：162mm 温度・湿度計

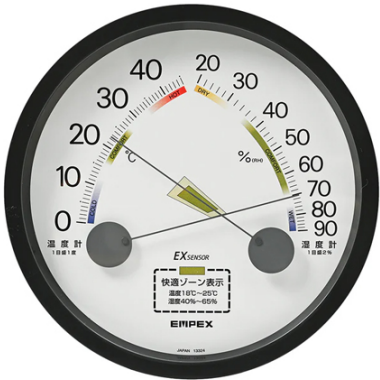

販売価格	2,810円(税抜)／3,091円(税込)		
カタログ価格	2,810円(税抜)／3,091円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/29 09:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0827ページ		



仕様

メーカー	エンベックス気象計 (EMPEX)	型番	TM-2332
サイズ	φ 162×29mm	測定範囲	温度: -30～50℃ 湿度: 10～90%RH
材質	枠: PS樹脂	重量	165g
精度	温度: ±1℃ (0～40℃) 湿度: ±3%RH (35～75%RH常温)	電源	不要
日本製			
電池不要、操作不要で設置をするだけで計測をします。			
ベーシックでシンプルな温度・湿度計			
温度計指針と湿度計指針が交差するアナログ温度・湿度計です。			
温度計にはHOT、COMFORT、COLDのゾーン表示、湿度計にはWET、COMFORT、DRYのゾーン表示付きです。			
針の交差点で温度、湿度両方の快適がわかる快適ゾーンも表示しています。			
厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。			
壁掛用			
※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。			
※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.