


品番 : EA728GK-31

品名 : 500x 80mm 穀物温度計

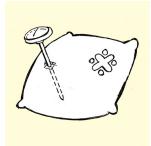

販売価格	5,840円(税抜) / 6,424円(税込)		
カタログ価格	5,840円(税抜) / 6,424円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 08:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0814ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	2185-00
測定範囲	-10~50°C	精度	±1°C
1目盛	1°C	サイズ	Φ80×500mm
感温部径	Φ8mm	感温部材質	ステンレス(SUS304)
重量	約160g	材質	ケース:鉄(SPCC・ニッケルメッキ) カバー:アルミニウム 透明板:ガラス
感温部形状	先トガリ		

農業倉庫、食料倉庫などの穀物の温度管理に最適な見やすい穀温計です。

適温部分がカラー表示で、分かりやすくなっています。

感温部先端から11cmの目印以上、被測温物の中に入れてください。

フレコン用

トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応

※先端が尖っていますので手などに刺さないように取扱いにご注意ください。

本体を落としたり、感温部をぶつけたり、曲げたりしますと温度の値がずれたり、メータ部が破損することがあります。

ご使用方法

目印(先端から11cm)以上被測温物の中に入れてください。

<注意事項>

- ・先端が尖っていますので手などに刺さないように取扱にご注意ください。
- ・メーター部は防水仕様ではありませんので、汚れた場合、水洗いはしないで乾いた布で拭いてください。
- ・本体を落したり、感温部をぶつけたり、曲げたりしますと温度の値がずれたり、メーター部が破損する事があります。
- ・目盛範囲以外でのご使用はしないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.