


品番 : EA729-6

品名 : R 1/8"/0-1.0MPa デジタル圧力計

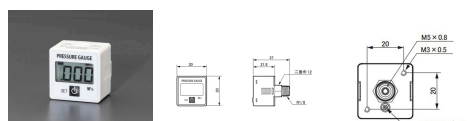

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,840円(税抜) / 4,224円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 3,840円(税抜) / 4,224円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 16 (2026/06/15 09:39現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1020ページ                       |      |   |



#### 仕様

|      |                  |        |                  |
|------|------------------|--------|------------------|
| メーカー | 日本精器             | 型番     | BN-PGD60PL-F1    |
| 使用圧力 | 0~1.0MPa         | 表示圧力範囲 | -0.1~1.0MPa      |
| 耐圧力  | 1.5MPa           | 使用流体   | 空気               |
| 電源   | リチウム電池(CR2032)付属 | 取付ねじ   | R1/8"            |
| 配管位置 | 裏                | 表示時間   | セットボタンを押してから60秒間 |
| 周囲温度 | 0~50℃(動作時)       | サイズ    | 30×30×37mm       |
| 重量   | 40g              |        |                  |

必要な時だけ表示する電池式の簡易デジタル圧力計

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.