


品番 : EA729CD-25

品名 : G 3/8" / 75/100mm / 0-2.5MPa つば付圧力計

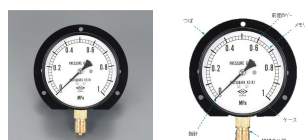


販売価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 13:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		



仕様

接続	G(PF)3/8"	圧力(MPa)	0~2.5
ゲージ径	75mm	外径	100mm
使用流体	水、空気、油など	ケース材質	合金製
接液部材質	アルミブラス	厚さ	40mm(本体)
ネジ穴径	φ4.5mm×3ヶ所	使用温度	10~50℃
ブルドン管方式			
ツバ付			
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。			
※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。			

代替品

	品番 EA729CD-25 コメント 変更点: 外径、測定範囲
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.