


品番 : EA729CD-35

品名 : G 3/8" / 75/100mm / 0-3.5MPa つば付圧力計

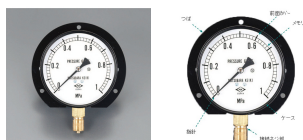

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,900円(税抜) / 5,390円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,900円(税抜) / 5,390円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/26 13:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0755ページ                      |      |   |



#### 仕様

|   |            |         |          |
|---|------------|---------|----------|
| 接続  | G(PF)3/8"  | 圧力(MPa) | 0~3.5    |
| ゲージ径  | 75mm       | 外径      | 100mm    |
| 使用流体  | 水、空気、油など   | ケース材質   | 合金製      |
| 接液部材質   | アルミブラス     | 厚さ      | 40mm(本体) |
| ネジ穴径  | φ4.5mm×3ヶ所 | 使用温度    | 10~50℃   |
| ブルドン管方式   |            |         |          |
| ツバ付   |            |         |          |
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。                           |            |         |          |
| ※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。 |            |         |          |

#### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <b>品番</b> EA729DC-50<br><b>コメント</b> 変更点: ケース材質など |
|--|--|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.