


品番 : EA729DL-16

品名 : G 1/4"/100mm/0-1.6MPa 圧力計(ステンレス製)

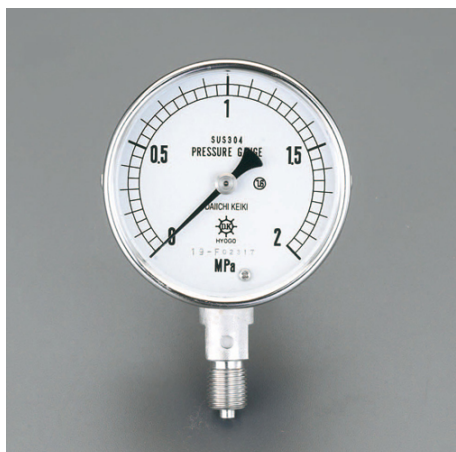

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,100円(税抜) / 19,910円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,100円(税抜) / 19,910円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/06 00:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0755ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|----------------------|--------|----------------------------------|
| 圧力(MPa) | 0~1.6 | 直径 | 100mm |
| 取付ネジ | G(PF)1/4" | ケース材質 | SUS304 |
| 接液部材質 | ステンレス | 使用温度範囲 | -5~+45℃ |
| 精度 | ±1.6%F.S | 使用流体 | 水、空気、油、金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒など |
| 処理 | カバー:電解研磨 ケース:電解研磨 | | |
| IP43相当 | | | |
| オールステンレス製の為、耐食性に優れ、厳しい流体・外部環境でも使用できます。 | | | |
| 腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛版・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでもつことができます。 | | | |
| 圧力スパンが豊富なので、機種選択が容易にできます。 | | | |
| 電解研磨 | | | |

代替品

| | |
|------|------------|
| 品番 | EA729DF-16 |
| コメント | スチール製 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.