


品番 : EA729DN-20

品名 : G3/8"/100mm/0-2.0MPa つば付圧力計(ステンス)

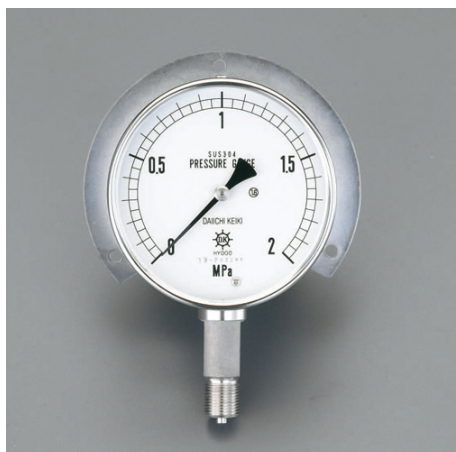

販売価格	17,300円(税抜) / 19,030円(税込)		
カタログ価格	17,300円(税抜) / 19,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 13:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		




仕様

圧力(MPa)	0~2.0	ゲージ径	100mm
取付ネジ	G(PF)3/8"	外径	128mm
ケース材質	SUS304	接液部材質	ステンレス
精度	±1.6%F.S	使用流体	水、空気、油、金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒など

腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛版・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことができます。

ステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。

代替品

	品番 EA729DJ-20 コメント つば無し、直径60mm
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.