 



品番 : EA729DV-50

品名 : G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,220円(税抜) / 7,942円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,220円(税抜) / 7,942円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/11 12:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0754ページ                      |      |   |

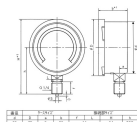

#### 仕様

|         |                   |       |          |
|---------|-------------------|-------|----------|
| 圧力(kPa) | 0~50              | 直径    | 60mm     |
| 接続      | G(PF)1/4"         | ケース材質 | SUS304   |
| 接液部材質   | C3604/Crメッキ       | 使用流体  | 水、空気、油など |
| 最小目盛    | 1kPa              | 重量    | 222g     |
| 精度      | ±2.5%F.S.(フルスケール) |       |          |

0調整機能付

高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームなどの低圧力での測定に

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.