


品番：EA729GD-1

品名：60mm/0-0.1MPa 圧力計(グリセリン入)



販売価格	7,840円(税抜)／8,624円(税込)		
カタログ価格	7,840円(税抜)／8,624円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/21 00:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

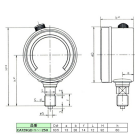

仕様

圧力(MPa)	0～0.1	ゲージ径	60mm
取付ねじ	G1/4”	ケース材質	SUS304
接続部材質	真鍮	透明板材質	ポリカーボネート
全長	92mm	精度	±1.6%F.S
使用流体	水、空気、油など		
グリセリン入			
屋外使用可			
30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。			
一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。			
グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。			
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。			

代替品

品番	EA729GD-6
コメント	目盛:0-0.6MPa



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.