


品番 : EA729GD-30

品名 : 60mm/0-3.0MPa 圧力計(グリセリン入)



販売価格	7,060円(税抜) / 7,766円(税込)		
カタログ価格	7,060円(税抜) / 7,766円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 22:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0767ページ		

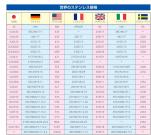

## 仕様

圧力(MPa)	0~3.0	ゲージ径	60mm
取付ねじ	G1/4"	ケース材質	SUS304
接液部材質	真鍮	透明板材質	ポリカーボネート
全長	92mm	精度	±1.6%F.S
使用流体	水、空気、油など		

グリセリン入

屋外使用可

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。

一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。

グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

## 代替品

	品番	EA729GD-40
	コメント	違い: 圧力範囲 0-4.0MPa



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.