


品番：**EA729GF-250A**

品名：100mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,200円 (税抜) / 15,620円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,200円(税抜) / 15,620円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/22 14:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0755ページ | | |

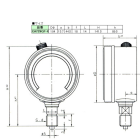

仕様

| | | | |
|---------|----------|-------|----------|
| 圧力(MPa) | 0~25 | ゲージ径 | 100mm |
| 取付ねじ | G3/8" | ケース材質 | SUS304 |
| 接液部材質 | 真鍮 | 透明板材質 | ポリカーボネート |
| 全長 | 142mm | 精度 | ±1.6%F.S |
| 使用流体 | 水、空気、油など | | |

グリセリン入

屋外使用可

30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。

一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。

グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.