 



品番：EA729GF-6

品名：100mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入)



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 14:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		

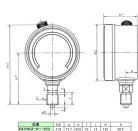

仕様

圧力(MPa)	0~0.6	ゲージ径	100mm
取付ねじ	G3/8"	ケース材質	SUS304
接液部材質	真鍮	透明板材質	ポリカーボネート
全長	142mm	精度	±1.6%F.S
使用流体	水、空気、油など		

グリセリン入

屋外使用可

30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。

一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。

グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.