


品番：EA733AK-1

品名：デジタルCo2濃度計

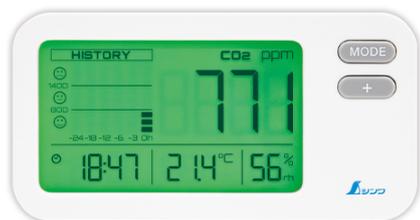

販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/07 02:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0781ページ		



#### 仕様

メーカー	シンワ測定	型番	78977
測定項目	CO2、温度、湿度	サイズ	105(W)×33(D)×55(H)mm
重量	86g	測定範囲	CO2:0~9,999ppm 温度:0~50℃ 湿度:0~99%
測定間隔	2秒(液晶表示間隔:30秒)	分解能	CO2:1ppm 温度:0.1℃ 湿度:1%
精度	CO2:±100ppmもしくは7%のいずれか大きい方(0~3,000ppm)、±10%(3,000ppm以上) 温度:±1℃ 湿度:±5%(20~80%)、±10%(それ以外)	使用温湿度	温度:0~50℃ 湿度:0~95%(結露がない時:0~99%)
電源	USB DC 5V 300mA以上	材質	本体:ABS樹脂
付属品	USB(Type-A-micro Type-B)ケーブル	用途	家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。

二酸化炭素濃度を、液晶ディスプレイの表示カラーと数値でお知らせします。

1日の二酸化炭素濃度変化をグラフで表示することができます。

二酸化炭素濃度・時刻・温度・湿度・二酸化炭素濃度グラフを同時に表示できます。

二酸化炭素以外のガスなどに反応しない光学式センサーを採用しました。

精度に不安を感じたらすぐに直せる補正機能付です。

そのまま置いても、フック穴で壁掛けもできます。

好んで7色から選べるバックライト機能付です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.