


品番：EA733C-10

品名：酸素・硫化水素濃度計(5mケーブル付)

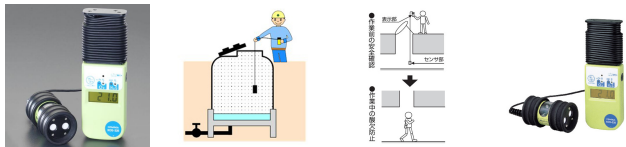

販売価格	131,000円(税抜) / 144,100円(税込)		
カタログ価格	131,000円(税抜) / 144,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 13:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0769ページ		



### 仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XOS-326
対象ガス	酸素・硫化水素	検知原理	酸素: 隔膜ガルバニ電池式 硫化水素: 定電位電解式
ガス採気方式	拡散式	検知範囲	酸素: 0~25.0vol% 硫化水素: 0~30.0ppm (サービレンジ: 50.0ppmまで)
分解能	酸素: 0.1vol% 硫化水素: 0.5ppm	指示精度	酸素: ±0.5vol%以内 硫化水素: FS±5%以内
警報設定値	酸素: 1段目: 19.5vol%、2段目: 18.0vol% 硫化水素: 1段目: 10.0ppm、2段目: 15.0ppm	警報方式	1段目: 長いブザー断続音、アラームランプ点滅 2段目: 短いブザー断続音、アラームランプ点滅
応答時間	酸素: 20秒以内 硫化水素: 30秒以内	使用温度範囲	-10℃~40℃
電源	単3電池×2本(付属)	連続使用時間	連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)
サイズ	本体: 66(W)×195(H)×29(D)mm (突起部を除く) センサ部: φ44×75(H)mm (突起部を除く)	ケーブル長	5m (巻取式)
重量	約450g(電池除く)	付属品	レーザーケース、ショルダーベルト、フィル

センサ部が分離型(投げ込み式)の酸素・硫化水素濃度計

作業前測定に最適

地下作業現場での酸欠、硫化水素中毒防止に

使いやすいワンタッチ操作

酸素と硫化水素の2つのガスを同時に測定できます

センサ部は防滴構造(表示部もレザークース装着で簡易防滴)

※酸欠乏症等防止規則により、酸欠乏危険場所において酸素の作業前測定が義務付けられています。  
(第2種酸欠乏危険場所においては酸素および硫化水素の作業前測定が義務付けられています。)

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.