


品番：EA733C-10

品名：酸素・硫化水素濃度計

	販売価格	131,000円(税抜)／144,100円(税込)		
	カタログ価格	131,000円(税抜)／144,100円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/14 05:19現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	0781ページ		

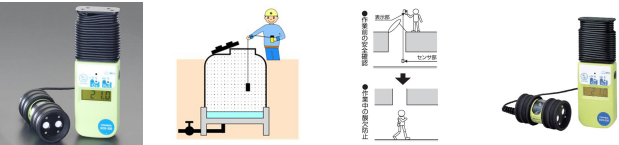

仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XOS-326
対象ガス	酸素・硫化水素	サイズ	66(W)×29(D)×195(H)mm
重量	約450g(電池除く)	検知範囲	酸素:0～25vol%、 硫化水素:0～30ppm(50ppmまで)
指示精度	酸素:±0.5vol%、 硫化水素:FS±5%以内	警報設定	酸素:1段目19.5vol%、2段目18.0 vol% 硫化水素:1段目10ppm、2段目 15ppm
分解能	酸素:0.1vol%、 硫化水素:0.5ppm	電源	単3電池×2本(付属)
付属品	レザーケース、ショルダーベルト、フィル タエレメント	検知原理	酸素:隔膜ガルバニ電池式 硫化水素:定電位電解式
ガス採気方式	拡散式	警報方式	1段目:長いブザー断続音、アラームラ ンプ点滅 2段目:短いブザー断続音、アラームラ ンプ点滅
応答時間	酸素:20秒以内 硫化水素:30秒以内	使用温度範囲	－10℃～40℃
連続使用時間	連続50時間以上(無警報時、20℃の 場合)	センサ延長ケーブル	5m(本体巻取式)

濃度表示	LCDデジタル3桁（プッシュスイッチによりガス種切替）	センサ	サイズ: φ 44×75 (H) mm (突起部を除く)
酸素欠乏危険場所における事前の酸素及び硫化水素濃度測定に最適。			
酸欠・硫化水素危険場所での事前測定、現場での作業中の酸欠中毒防止に。			
センサ部が分離型（投げ込み式）の酸素・硫化水素濃度計			
センサ部は防滴構造（表示部もレザーケース装着で簡易防滴）			
※酸素欠乏症等防止規則により、酸素欠乏危険場所において酸素の作業前測定が義務付けられています。 (第2種酸素欠乏危険場所においては酸素および硫化水素の作業前測定が義務付けられています。)			
見やすい大型LCD表示			
使いやすいワンタッチ操作			
酸素と硫化水素の2つのガスを同時に測定できます。			
注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.