



品番：**EA735M-39B**

品名：300x300mm(0.05mm/m) 精密レベル

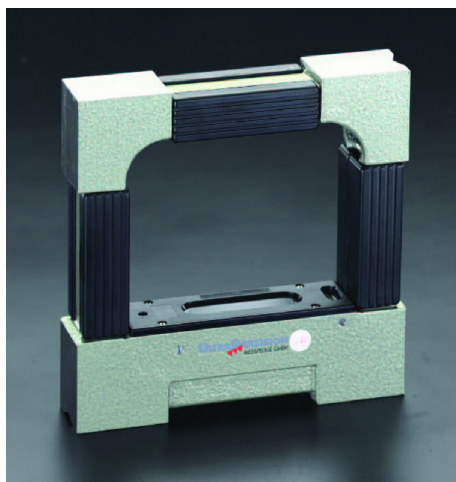

|         |                                     |      |   |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>62,400円</b> (税抜) / 68,640円 (税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 62,400円 (税抜) / 68,640円 (税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>1</b> (2026/07/02 18:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0732ページ                             |      |   |

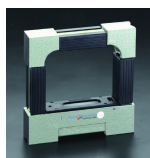

4つの測定面で2つのV溝

#### 仕様

|           |          |         |            |
|-----------|----------|---------|------------|
| ハウジングは鋳鋼製 |          |         |            |
| 木箱入       |          |         |            |
| 感度        | 0.05mm/m | サイズ(mm) | 300×300×40 |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.