


品番：EA735MB-150

品名：1500mm アルミレベル(マグネット付)

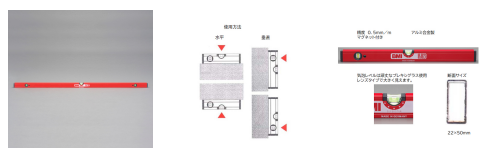

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/07/02 16:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0729ページ | | |



レンズタイプの水泡の為、大きく正確に見えます

仕様

| | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---------|
| 全長(mm) | 1500 | 精度 | 0.5mm/m |
| 精度(反転時) | 0.5mm/m | 断面サイズ | 22×50mm |
| 重量(g) | 1110 | | |
| アルミ合金製 | | | |
| レンズタイプの水泡ですから大きく正確に見えます。 | | | |
| 両端に衝撃吸収ゴムキャップ付きで、高い測定精度を維持します。 | | | |
| マグネット付 | | | |
| 気泡レベルは頑丈なプレキシグラス使用 | | | |
| レンズタイプで大きく見えます。 | | | |
| 水銀不使用 | | | |

代替品

| | | |
|--|------|------------|
| | 品番 | EA735A-60 |
| | コメント | 違い:全長、重量など |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.