


品番 : EA739AF-1

品名 : ベーン式風速・風量計

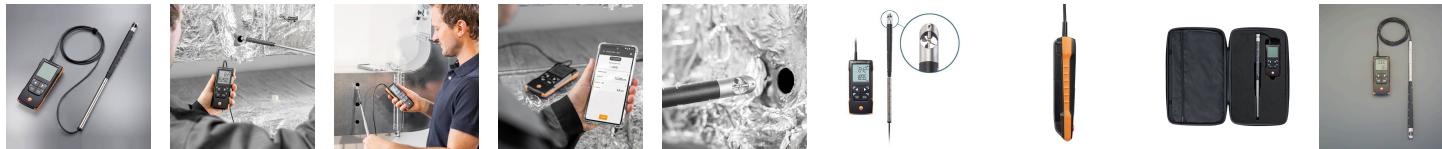

販売価格	84,000円(税抜)／92,400円(税込)		
カタログ価格	84,000円(税抜)／92,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 18:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0798ページ		



## 仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	05630416(testo416)
測定範囲	0.6～+40m/s	分解能	0.1m/s
精度±1digit	±(0.2m/s+計測値の1%)	電源	単3電池×3本(付属)
サイズ	本体:135×60×28mm プローブ:329～850mm(先端 φ 16mm)	重量	323g
用途	換気ダクト内の風速・風量、吹出口の 風速・風量	付属品	ケース、単3電池×3個、出荷検査書
動作温度	本体:-10～50°C プローブ:-10～70°C	保管温度	-10～50°C
ケーブル長	1.5m	保護等級	本体:IP40 プローブ:IP20
電池寿命	60時間	材質	ハウジング:ABS+PC/TPE
測定項目	風速、風量	動作高度	海拔2000m以下
汚染度	PD2		
風速演算～99,999m/h			
複数点平均、時間平均、ホールド(最大値/最小値)付			

伸縮ハンドルφ16mm(180~820mm)付

モバイルアプリ連携

風速・風量を測定可能なペーン式風速計

ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ

アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート

プローブの先端は直径16mmで、最大850mmに伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。

中風速域(5~40m/s)において熱線式風速計よりも高精度の測定が可能です。また、熱線式と異なり、温度や気圧(空気密度)の影響を受けません。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.