


品番：EA739AG-2

品名：[EA739AG・AG-0用] フローストレーナー

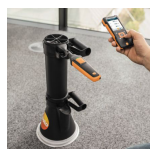

販売価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 04:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0799ページ		



#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0554 4172
仕様	EA739AG・AG-0用 フローストレーナー	材質	PA66+GF30%
サイズ	370×190×210mm	重量	554g
測定範囲	ファンネル+フローストレートナー: ~200m <sup>3</sup> /h(推奨~100m <sup>3</sup> /h)	動作温度	0~50℃

このフローストレートナーは、排気口(吸入口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。

風速計(EA739AG、AG-0)に取付けて、制気口(給気口・排気口)の風量を素早く簡単に測定することができます。

※風速計本体と風量ファンネルは付属していません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.