


品番 : EA742DT-2

品名 : -20/+125° C 温度・湿度センサー

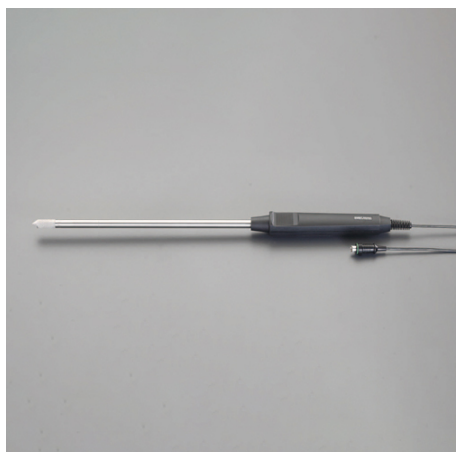

販売価格	134,000円(税抜) / 147,400円(税込)		
カタログ価格	134,000円(税抜) / 147,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 03:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0797ページ		



#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	06362161
測定範囲	温度: -20~+125°C (NTC) 湿度: 0~+100%RH	精度	±0.2°C, ±0.2%RH (2~98%RH)
センサー部サイズ	φ12×300mm (先端: φ12mm)	適用本体	EA742DT, EA742DS
1.8m固定ケーブル付			
温湿度計 (別売: EA742DS, EA742DT) 接続時、この温湿度プローブは、倉庫や冷蔵倉庫などの作業フロアや空調ダクトの温湿度を測定します。			
また、材料の平衡含水率の測定が可能です。平衡含水率測定には、測定器側でH2O含水率の演算機能を有効にし、プローブを材料の中に装填します。(測定対象: 流し込み硬石膏、流し込みセメント、コンクリート、灰砂レンガ、耐熱レンガ、レンガ、硬木材、軟木材、気泡コンクリート、パーティクルボード)			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.